

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

丹佛斯商用压缩机部

外观有时具有欺骗性
维护您的商业形象
远离假冒产品

与众不同

二维码和铭牌

请遵循随附指南，
确保物有所值。

7
6
5
4
3
2
1



识别 真正的丹佛斯压缩机


鉴别假冒的丹佛斯压缩机：查看标识、铭牌（字体、二维码和编号）和外壳颜色；或联系丹佛斯。



外壳颜色：所有丹佛斯活塞压缩机均采用独特的蓝色外壳，而假冒或翻修的压缩机的外壳存在颜色差异。涡旋压缩机的外壳为蓝色或黑色。



铭牌：丹佛斯标识（Danfoss）只采用独特红色。活塞压缩机的标签底部还印有（Maneurop）标识。铭牌四角可见预切线。对于正品压缩机，如果将铭牌撕下，铭牌的四角将会缺失。

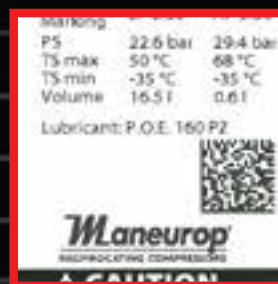

二维码：二维码位于铭牌上。使用手机应用程序扫描二维码可以显示压缩机型号和十位数字序列号，其应与铭牌左上角的型号和序列号保持一致。

* 此处显示的数字仅用于举例说明。

为了维护您的商业形象 请使用丹佛斯正品

您有充分的理由购买丹佛斯正品压缩机。

所有丹佛斯产品均由具有丰富经验和专业知识的平台打造。我们所使用的材料和采用的技术均具有最高品质——这也是丹佛斯产品荣获多项国际认证的原因。

然而，假冒产品具有多种缺陷。它们会影响整个系统的正常运行，甚至导致压缩机损坏。请远离假冒产品。特别是为了维护您的市场形象。

如果使用假冒产品，您将面临：



安全隐患

丹佛斯压缩机拥有多项认证并符合 PED、UL、SASO 和 CCC 国际安全标准。假冒的压缩机未获得认证，可能存在爆炸风险和导致严重损坏。此外，不正确的电气连接可能导致电击危险。



低可靠性

假冒或翻修的压缩机可能采用劣质材料，而正品压缩机原材料的设计和选择均经过了数月的研发及测试。压缩机翻修者所选择的零件看似完好，但却来自金属废料和不能运行的压缩机，然后再将其组装在原装或假冒外壳内。非原装或非认证的翻修压缩机，其使用寿命可能只有三个月，远低于正品压缩机数年的使用寿命。



性能降低

假冒压缩机无法达到正品压缩机的性能。此外，压缩机工作范围将存在差异，这可能导致系统完全崩溃。超出工作范围允许，将给压缩机带来不可修复的损害。更换压缩机将浪费金钱和时间。更重要的是，您将担负停运成本以及客户的极度不满。

丹佛斯正品是高品质的保证。

唯有100%安装丹佛斯正品，才能保护您的商业形象——以及客户的商誉和安全。

若您发现 假冒产品.....

- 若您遇到假冒产品，或者不能确定产品是丹佛斯正品还是假冒产品，您可以：
- 发送电子邮件至 fake@danfoss.com，在邮件中列出产品类型以及采购来源。请随附高分辨率的带有铭牌的产品照片，供查询之用。
 - 拨打丹佛斯反假冒专线：010-8535 2318。
 - 联系您当地的丹佛斯代表。



Danfoss对于其目录，手册以及其他印刷材料中可能存在的差错概不负任何责任。Danfoss公司保留不预先通知便可自行改变其产品的权利。倘若这种改变对于已定产品的基本性能规格没有发生变化，则这种权利也适用于已经订购的产品。本资料里各商标的所有权属于相关各公司。Danfoss以及Danfoss徽标字形是Danfoss A/S的商业标志。版权所有。