


Installation & Operating Guide


AVE sæt med kontrollerbar kontraventil, 14H4558

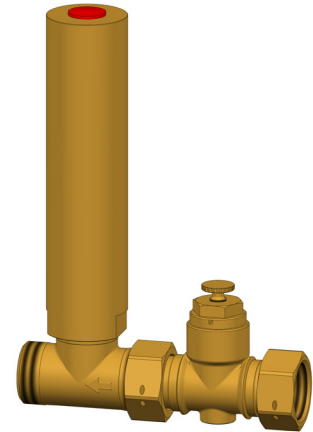

DANISH	Operating Guide Product description	www.redan.danfoss.dk
	<p>AVE sæt med kontrollerbar kontraventil. - Kontraventilen er kontrollerbar via en luftskrue, således, at man kan kontrollere, om kontraventilen fungerer efter hensigten, uden at afmontere den.</p> <p>Til montage på koldt vandstilgangen, under unit.</p> <p>Trykudligneren Danfoss AVE kan erstatte en traditionel sikkerhedsventil på koldt vandstilgangen på en Danfoss Redan fjernvarmeunit.</p> <p><i>NB! Må ikke benyttes på anlæg med cirkulation.</i></p> <p>Trykudligneren er konstrueret til at optage vandudvidelsen i pladevarmeveksleren på en Danfoss Redan unit. I modsætning til en konventionel sikkerhedsventil er der ikke afblæsningsrør fra AVE trykudligneren, så der skal ikke etableres afløb for sikkerhedsventilen / unitten.</p>	


Komponenter, Fig 1:

- 1: AVE trykudligner
- 2: T-stykke $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$
- 3: Kontraventil
- 4: T-stykke DN20, oml. $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}'' \times \text{Oml.}\frac{3}{4}$
- 5: Luftventil $\frac{1}{2}''$
- 6: Pakninger

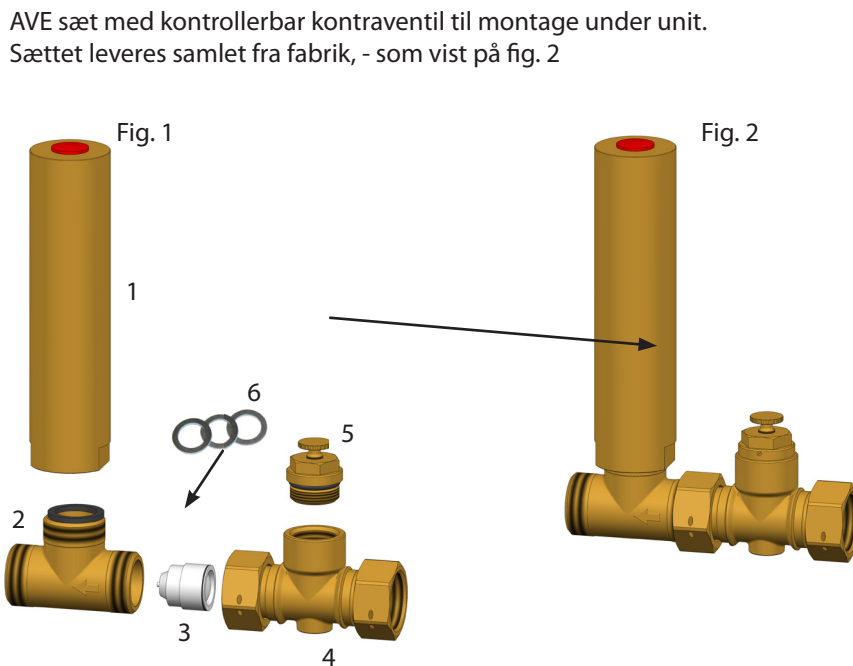

Montering:

AVE sættet monteres under unit, som vist på foto til højre.

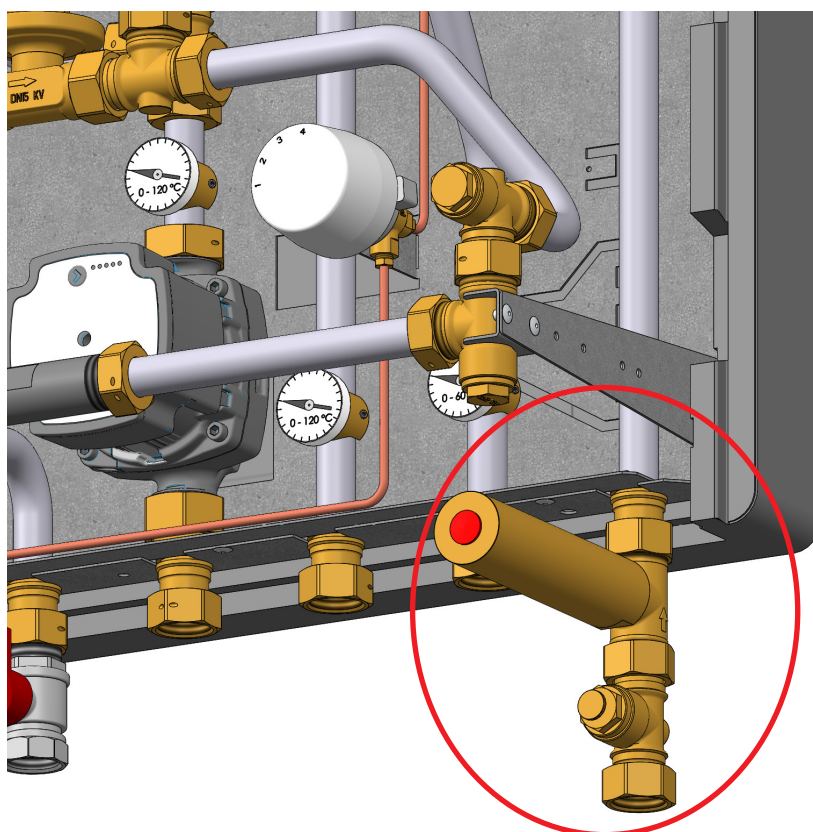

DANFOSS REDAN A/S — HÅRUPVÆNGET 11 — DK-8600 SILKEBORG
 TEL. +45 87 43 89 43 — FAX. +45 87 43 89 44 — REDAN.DANFOSS.DK — REDAN@DANFOSS.COM

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forebeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forebeholdes.