

## AV 23 Strengreguleringsventil SETTER Inline



### Anvendelse

#### Direkte regulering, aflæsning og afspærring.

Taco-Setter betyder hurtig og præcis indregulering af vandmængden i varme og køleinstallationer.

Desuden giver den præcis trykkudligning i brugsvands-systemets cirkulationsledning. Taco-Setter gør det muligt at kontrollere vandmængden vedr. f.eks. gulvvarme og solfangere


Med SETTER Inline strengreguleringsventil kan enhver indstille vandmængden direkte på stedet, uden brug af diagrammer og måleinstrumenter.

### Installation

Ventilen kan installeres både lodret og vandret. Vær dog opmærksom på, at indstillingskruen kan anvendes.

### Fordele

- Hurtig og præcis indregulering af vandmængden, uden tabeller eller måleinstrumenter
- Vandmængden kan aflæses direkte i skueglasset i l/min
- Ventilen har indstillingsskala og afspærring
- Lille tryktab (stor kv-værdi)
- Kan installeres både vandret og lodret

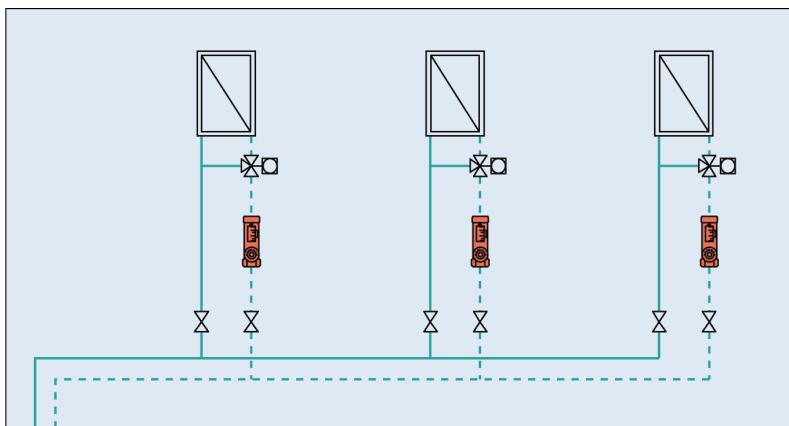

## Tekniske data

Maks. arbejdstemperatur: 100 °C

Maks. Arbejdstryk: 10 bar

$K_{vs}$  værdi og vandmængde, se diagram

Ventil udført i MS 58 messing

Måleenhed: plast

Pakninger: EPDM

Målenøjagtighed:  $\pm 10\%$   
(ved maksimal flowmængde)



Kompressionsfittings er med støttebøs, omløber og klemring.



Omløber og nippel

## Medie

Vand og frostbeskyttende væsker

Varmeanlæg

Køleanlæg

Potable Water

## Type SETTER Inline Standard

VVS-nr	UG x IG	Vandmængde (l/min)	$k_{vs}$ ( $m^3/h$ )
40 7021 003	3/4" x 1/2"	0,3 - 1,5	0,25
40 7021 033	3/4" x 1/2"	0,6 - 2,4	0,60
40 7021 133	3/4" x 1/2"	1,0 - 4,0	1,35
40 7021 233	3/4" x 1/2"	2,0 - 8,0	1,80

VVS-nr	UG x UG	Vandmængde (l/min)	$k_{vs}$ ( $m^3/h$ )
40 7022 006	3/4" x 3/4"	0,6 - 2,4	0,60
40 7022 106	3/4" x 3/4"	1,0 - 4,0	1,35
40 7022 206	3/4" x 3/4"	2,0 - 8,0	1,80
40 7022 208	1" x 1"	4,0 - 15,0	5,0
40 7022 308	1" x 1"	8,0 - 30,0	5,0

G = Nippel

## VF 10 Tilbehør

VVS-nr	G x mm	Passer til	Passer til
40 7029 015	3/4" x 15	Kobberrør 15/1	SETTER Inline 3/4 x 1/2

VVS-nr	G x R	Gevind	
40 7029 233	3/4" x 1/2"	1/2"	SETTER Inline 3/4" x 1/2"
40 7029 243	1" x 3/4"	3/4"	SETTER Inline 3/4" x 1/2"

## Dimensioner

